

# Technisches Datenblatt

## Spannbügel, A4

Artikelnummer: 1124719



Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50mm betragen.

Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 1124719                    |
| Typ                 | SB MS 41 M8 A4             |
| Bezeichnung 1       | Spannbügel                 |
| Hersteller          | OBO                        |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Kleinste VK-Einheit | 20                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 32,3 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## Spannbügel, A4

Artikelnummer: 1124719



### Abmessungen

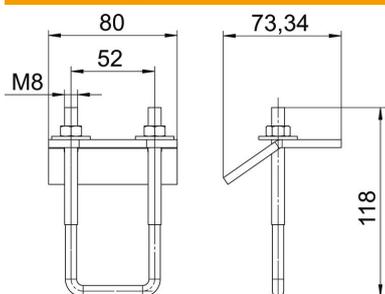

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 118 mm |
| Breite | 80 mm  |
| Höhe   | 74 mm  |

### Technische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Bruchlast             | 3,5 kN |
| Max. Anzugsdrehmoment | 20 Nm  |