

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488301



Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488301
Typ	SCCT 1,5-4
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabelbinder bis 8 mm
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488301



### Abmessungen

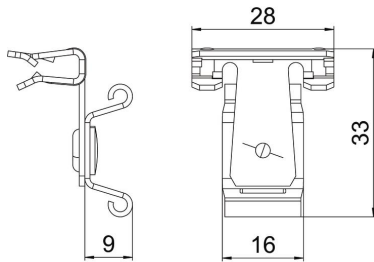

Länge	33 mm
Breite	28 mm
Höhe	24 mm
Maß L	33 mm
Maß W	28 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein