

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Artikelnummer: 1488271



Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488271
Typ	SCVTB 1,5-4 M6
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Gewindebolzen M6x9 mm
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Artikelnummer: 1488271



Abmessungen

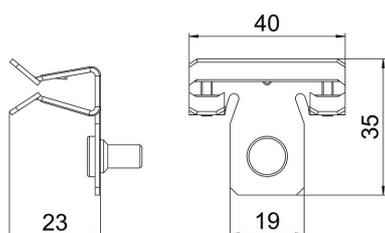

Länge	35 mm
Breite	40 mm
Höhe	23 mm
Maß L	35 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Gewinde metrisch	6
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein