


# Technisches Datenblatt

## Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5901850



Schraube mit Hammermutter zum Befestigen von Metaldachplatten des Herstellers Lehmann an Trägerprofil TP 45.

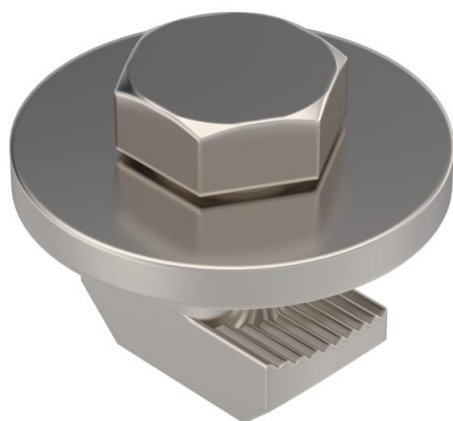

**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5901850
Typ	SKS HM A2
Bezeichnung 1	Schraube mit Hammermutter
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	M8x18
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage


Artikelnummer: 5901850



### Abmessungen

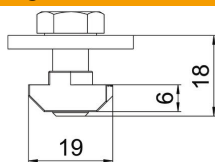

Länge	18 mm
Breite	18,8 mm
Höhe	23,3 mm
Maß B	0 mm
Maß D min.	0 mm
Maß H	0 mm
Maß L	0 mm

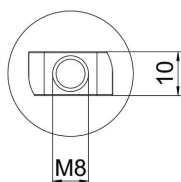

### Technische Daten

Drehmoment	0 Nm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	10,85 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Unterlegscheibe Ø	28 mm