


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6225174



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

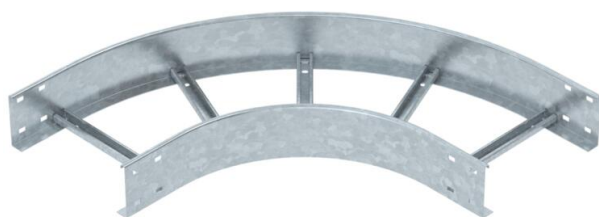

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6225174 |
| Typ | SLB 90 1130R3 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 593,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6225174



Abmessungen

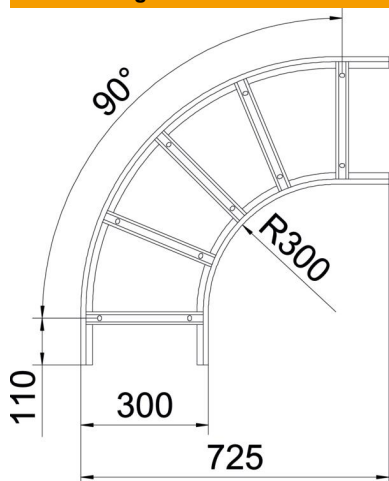

| | |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 2 mm |