Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099062



 90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



ϵ

A4

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten


| Artikelnummer | 7099062 |
|---------------------|----------------------------|
| Тур | SLZB 90 200 A4 |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Z-Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B210mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 302,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| | |

Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4





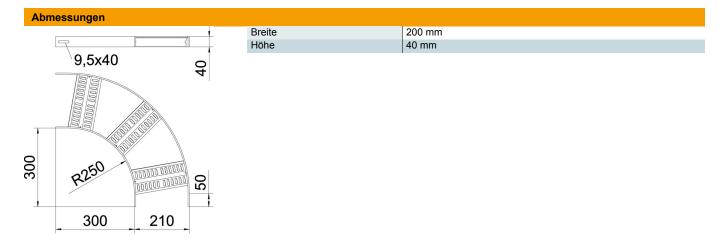

| Tec | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |

| Abbiegung (Winkel) | 90° |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Scharnierend | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 5 mm |