

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Artikelnummer: 7099092



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**Alu** Aluminium

**GB** gebeizt

### Stammdaten

Artikelnummer	7099092
Typ	SLZB 90 200 ALU
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	gebeizt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Artikelnummer: 7099092



### Abmessungen

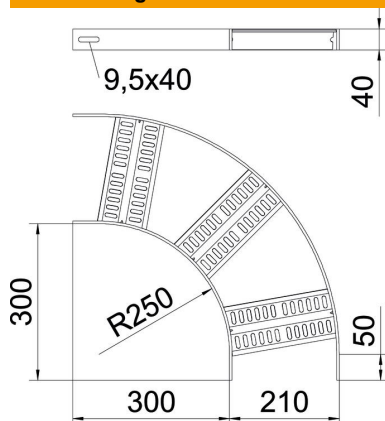

Breite	200 mm
Höhe	40 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	5 mm