

Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7098980



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

SG schweißgrundiert

Stammdaten

Artikelnummer	7098980
Typ	SLZB 90 300 SG
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	B310mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	schweißgrundiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	338,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7098980



Abmessungen

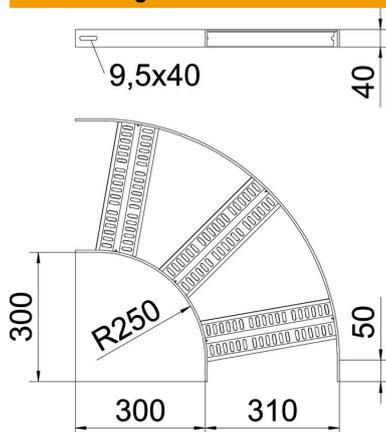

Breite	300 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	5 mm