


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7099203



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

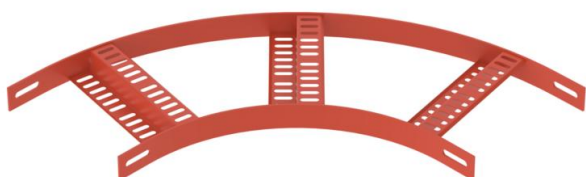

CE

St Stahl

SG schweißgrundiert

Stammdaten

Artikelnummer	7099203
Typ	SLZB L 90 200 SG
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	B206mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	schweißgrundiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	143 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Artikelnummer: 7099203



Abmessungen

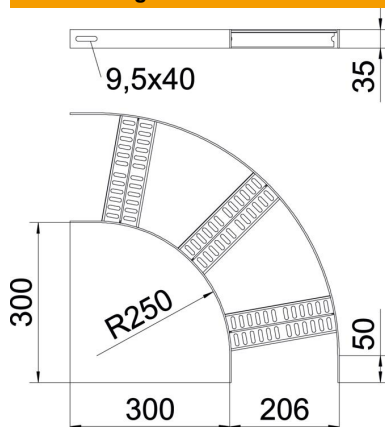

Breite	200 mm
Höhe	35 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	3 mm