

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099268



90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 7099268                    |
| Typ                 | SLZB L 90 400 A4           |
| Bezeichnung 1       | Bogen 90°                  |
| Bezeichnung 2       | mit Z-Sprosse              |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | B406mm                     |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 211 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Artikelnummer: 7099268



### Abmessungen

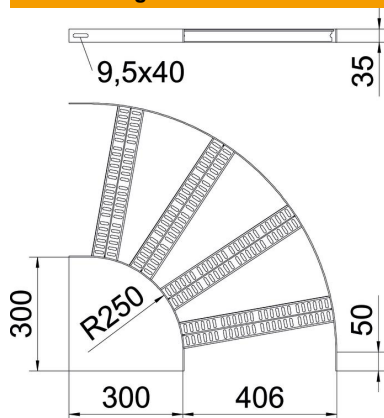

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Höhe   | 35 mm  |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel)         | 90°            |
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Richtungsänderung          | horizontal     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | ja             |
| Scharnierend               | nein           |
| Seitenlochung              | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 3 mm           |