

Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044569



Stützausleger zur Aufständigung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

Unter dem Stützausleger können Bügelschellen Typ 2056U bis zu einem maximalen Spannungsbereich von 28 mm installiert werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044569
Typ	STA BKS50 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	B=500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	131 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044569



Abmessungen

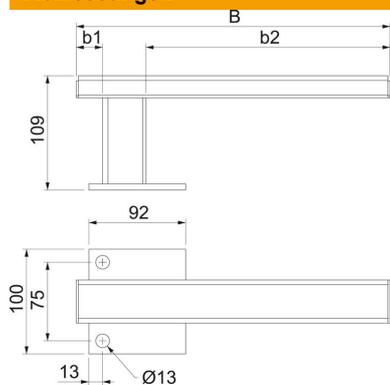

Abmessung	Wert
Länge	500 mm
Breite	500 mm
Breite	19,56 in
Höhe	88 mm
Maß B	497 mm
Maß b1	125 mm
Maß b2	331 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	500 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein