

# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046771



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046771
Typ	SV20W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046771



### Abmessungen

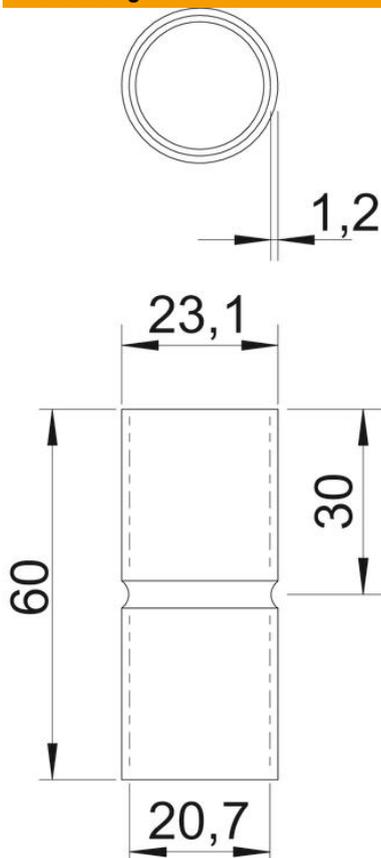

Länge	60 mm
Maß D	22,2 mm
Maß d	20,2 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M20
Maß t	1 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	20 mm
Größe	20
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein