


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046583



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

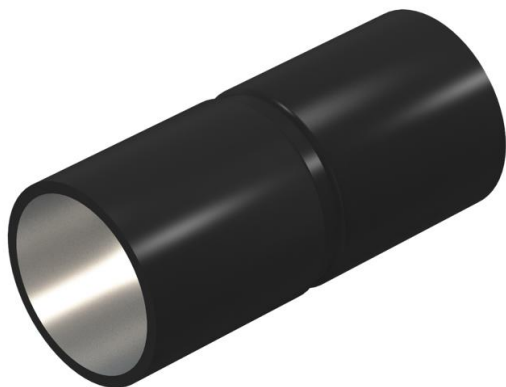

St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046583
Typ	SV20W SW
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde



Artikelnummer: 2046583

Abmessungen

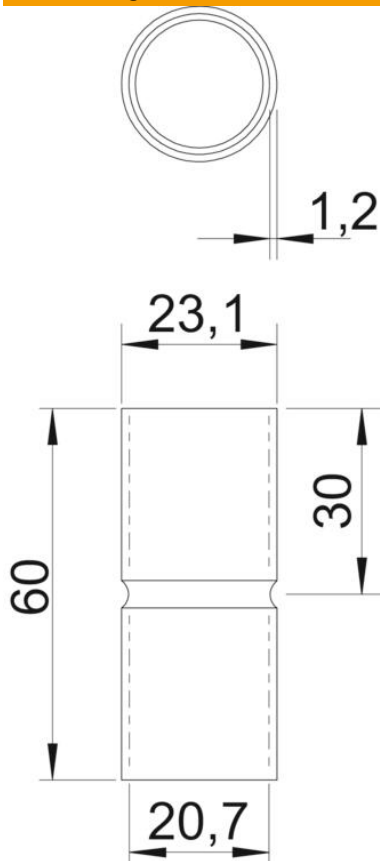

Länge	60 mm
Maß D	23,1 mm
Maß d	20,7 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M20
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	20 mm
Größe	20
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein