

# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046775



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046775
Typ	SV50W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046775



### Abmessungen

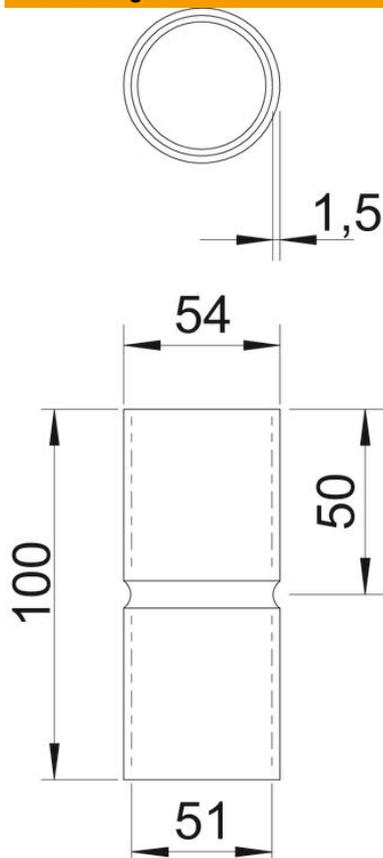

Länge	100 mm
Maß D	52,8 mm
Maß d	50,2 mm
Maß L	100 mm
Maß l	50 mm
Maß M	M50
Maß t	1,3 mm

### Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	50 mm
Größe	50
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein