

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046626



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046626
Typ	SV63W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø63mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046626



Abmessungen

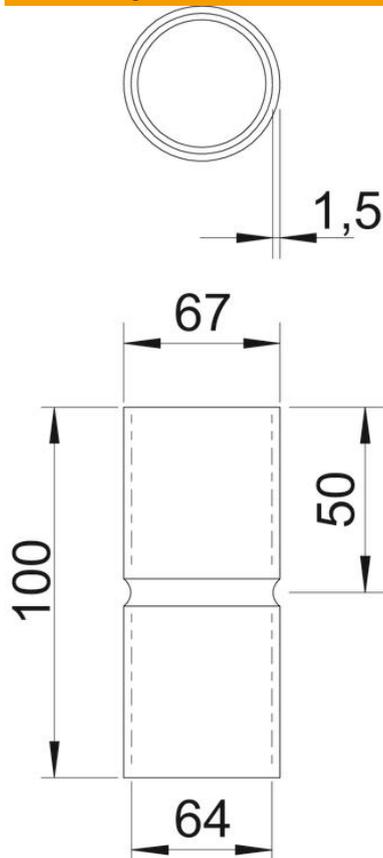

Länge	100 mm
Maß D	67 mm
Maß d	63 mm
Maß L	100 mm
Maß l	50 mm
Maß M	M63
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	63 mm
Größe	63
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein