

# Technisches Datenblatt

## Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046523



Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



**St** Stahl

**PE50** PES50 - Polyester/Epoxid

### Stammdaten

Artikelnummer	2046523
Typ	SVM20W SW
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M20x1,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde



Artikelnummer: 2046523

## Abmessungen

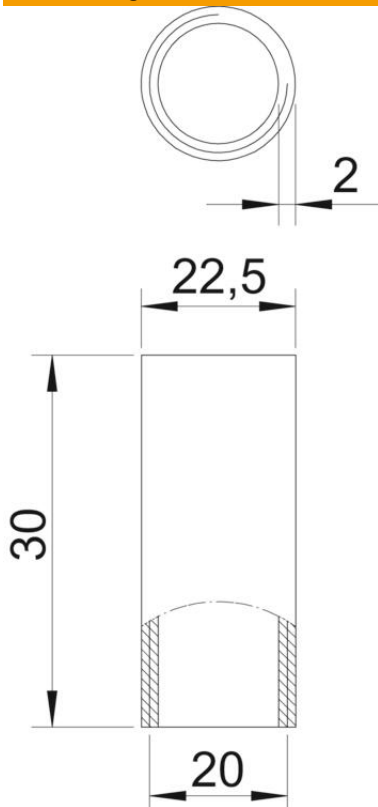

Länge	30 mm
Maß D	22,5 mm
Maß d	20 mm
Maß L	30 mm
Maß M	M20
Maß t	2 mm

## Technische Daten

Ausführung	Gewinde
für Rohrdurchmesser	20 mm
Gewinde	M20x1,5
Größe	20
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein