


# Technisches Datenblatt

## Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202206

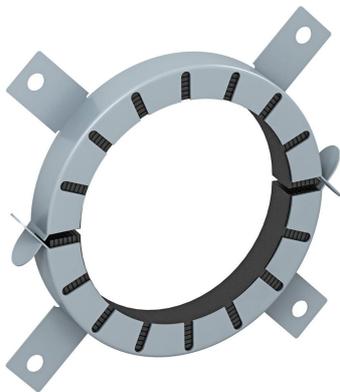

Rohrmanschette für brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M6 bis Größe 75, danach M8.




Intumeszierender Baustoff

### Stammdaten

Artikelnummer	7202206
Typ	TCX-090
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø90mm
Farbe	grau
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

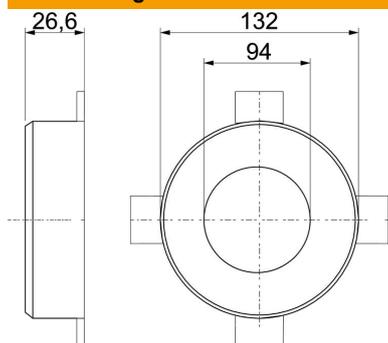

Länge	132 mm
Breite	132 mm
Höhe	26,6 mm
Maß d	94 mm
Maß D min.	132 mm
Maß h	26,6 mm

# Technisches Datenblatt

## Rohrmanschette mit 4 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202206



### Technische Daten

Form	rund
für Rohrdurchmesser max.	92 mm
für Rohrdurchmesser min.	90 mm
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör erforderlich	ja