

Trägerklaue mit Flachrundschaube FRS M10 x 25 für die Montage am IS 8-Stiel.
Kann auch in Kombination mit schwerer Steigeleiter Typ SLS 80 verwendet werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6018963 |
| Typ | TGK 30 42 FT |
| Bezeichnung 1 | Trägerklaue |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 56x30 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 17 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

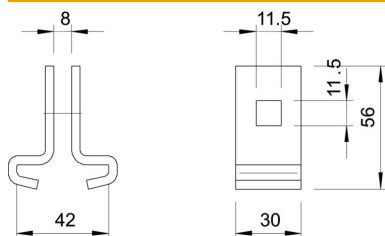

| | |
|-----------|---------|
| Abmessung | 56 x 30 |
| Länge | 56 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 42 mm |