

Technisches Datenblatt

Spannklaue, leicht TKS A2

Artikelnummer: 6355834



Spannklaue mit Sechskanmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
Der Spannungsbereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 36 mm begrenzt.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6355834
Typ	TKS-L36 M8 A2
Bezeichnung 1	Spannklaue leicht
Hersteller	OBO
Dimension	M8x80
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spannklaue, leicht TKS A2

Artikelnummer: 6355834



Abmessungen

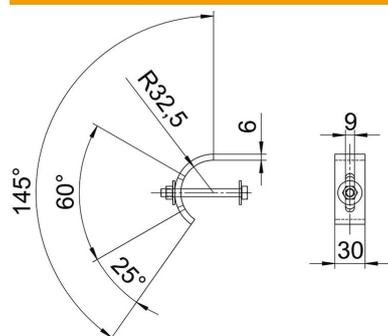

Höhe	36 mm
------	-------

Technische Daten

F in kN	10 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	36 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	16 mm
Gewinde metrisch	8
Schraube	M8 x 80