

Technisches Datenblatt

Spannklaue, schwer TKS ZL

Artikelnummer: 6355798



Spannklaue mit Sechskantmutter in schwerer Ausführung für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern. Der Spannungsbereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 30 mm begrenzt.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	6355798
Typ	TKS-S-30 ZL
Bezeichnung 1	Spannklaue, schwer
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Hersteller	OBO
Dimension	M12x75
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Paar
Gewicht	82,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar


Technisches Datenblatt

Spannklaue, schwer TKS ZL

Artikelnummer: 6355798



Abmessungen

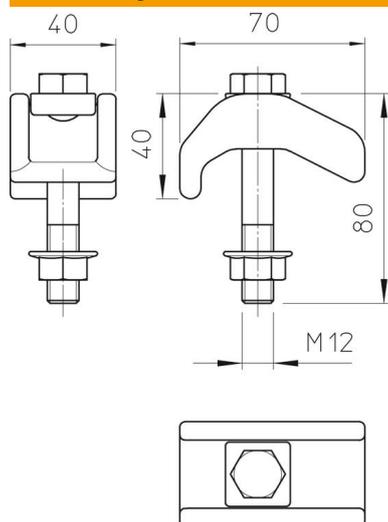

Höhe	30 mm
------	-------

Technische Daten

F in kN	21 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	30 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	20 mm
Gewinde metrisch	12
Schraube	M12 x 75