Technisches Datenblatt TP-Wand- und Deckenbügel A2

Artikelnummer: 6365995





 $\ensuremath{\mathsf{TP}}\textsc{-Wand-}$ und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.











Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6365995
Тур	TPDG 345 A2
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B345mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt TP-Wand- und Deckenbügel A2



345 11x35

Ø 11

11x35




Belast

Max. Bel

Technische Daten

Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)
F in kN Decke	0,5 kN
F in kN Wand	0,55 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm

Belastungen

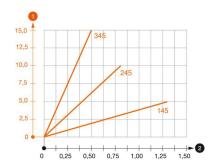

Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm