

Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel FS

Artikelnummer: 6365949



TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterinnenbefestigung.

Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6365949
Typ	TPDG 345 FS
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B345mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel FS

Artikelnummer: 6365949




Abmessungen

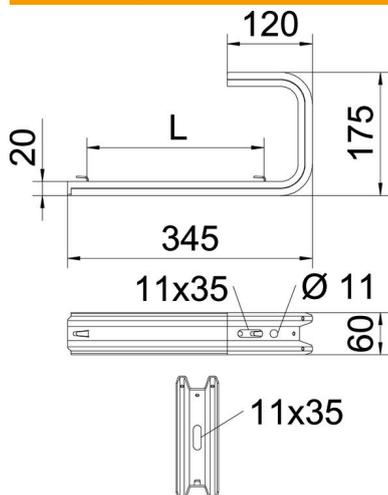

Länge	175 mm
Breite	345 mm
Höhe	60 mm
Maß B	345 mm
Maß L	250 mm

 Belast




Max. Bel
senen B

Technische Daten

Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)
F in kN Decke	0,5 kN
F in kN Wand	0,55 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm

Belastungen

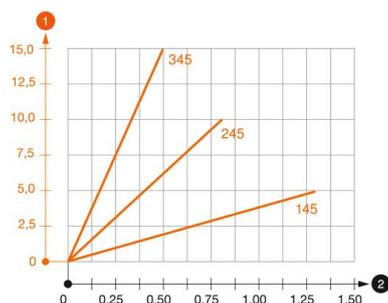

Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm