


Technisches Datenblatt

TP-Profil FS

Artikelnummer: 6364802

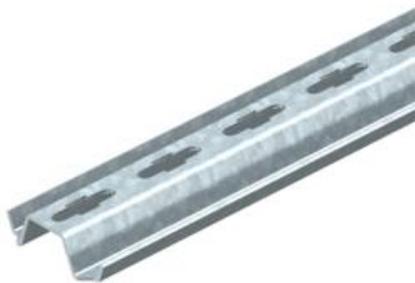

TP-Profil gelocht in der Lieferlänge 3000 mm.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6364802
Typ	TPS 3000 FS
Bezeichnung 1	TP-Profil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	3000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	441 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

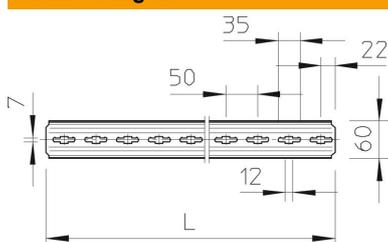

Länge	3.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	20 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	11 mm
Mit Zahnung	nein

Technisches Datenblatt

TP-Profil FS

Artikelnummer: 6364802



Technische Daten

Profilform

flaches Profil