

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368356



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7368356
Typ	UDHOME-ONE BN
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	unbestückt, mit Bürstenauslass
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368356



Abmessungen

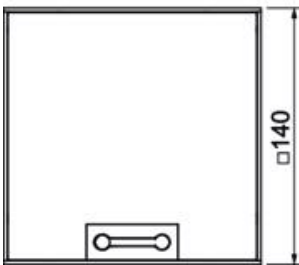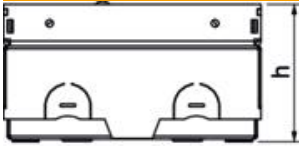

Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	75 mm
Maß h	75 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenleiste
Bestückung	Leergehäuse
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelausführung	Dekorplatte
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Estrichhöhe max.	105 mm
Estrichhöhe min.	75 mm
Fußbodenhöhe max.	105 mm
Fußbodenhöhe min.	75 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Außenmaß	140 mm
Länge Einbaumaß	144 mm
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Nivellierbereich max.	105 mm
Nivellierbereich min.	75 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Artikelnummer: 7368356



Technische Daten

Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE