

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach
VDE, Messing
Artikelnummer: 7427204



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 2 Universalträgern UT3 und einer 3-fach Steckdose. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Lieferumfang sind zwei Universalträger UT3, eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose mit Abdeckplatte sowie zwei Einzelabdeckplatten für Installationsgeräte mit Tragring enthalten. Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.



CuZn
37 Messing

Stammdaten



| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 7427204 |
| Typ | UDHOME4 2M V |
| Bezeichnung 1 | Bodentank komplett |
| Bezeichnung 2 | 3fach VDE-Steckdose |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Messing |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 388 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach
VDE, Messing
Artikelnummer: 7427204



Abmessungen

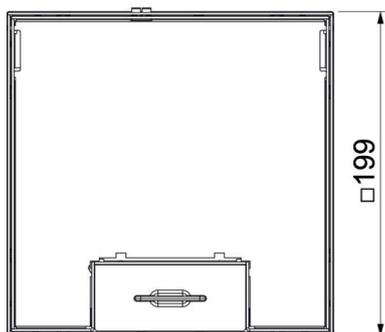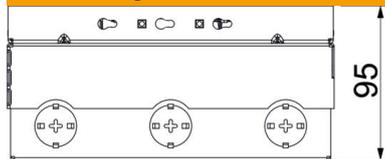

| | |
|--------|--------|
| Länge | 202 mm |
| Breite | 202 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |
| Ausführung | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bestückung | 2 UT3, 3-fach VDE-Steckdose |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Deckelausführung | Bodenbelagsaussparung |
| Estrichhöhe max. | 110 mm |
| Estrichhöhe min. | 95 mm |
| Fußbodenhöhe max. | 125 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 95 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Länge Außenmaß | 199 mm |
| Länge Einbaumaß | 202 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Nivellierbereich max. | 125 mm |
| Nivellierbereich min. | 95 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| Bodenbelagdicke | 15 mm |