


Art.-Nr. 7424942

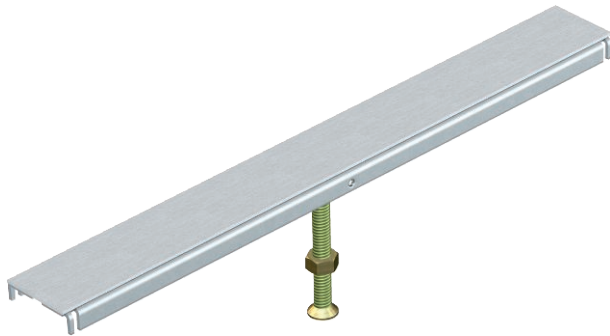

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höhenstellbarer Stütze.




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424942
Typ	DSU2 500 4030
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	39,09 kg/100 St.

Technische Daten

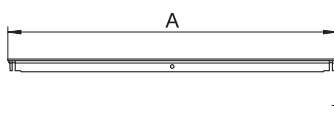

Breite	500,00 mm
Kanalhöhe	40,00 - 70,00 mm
Maß A	500,00 mm
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	0,00 mm