


Technisches Datenblatt

Montageträger, 2 x Typ B

Art.-Nr. 7407847

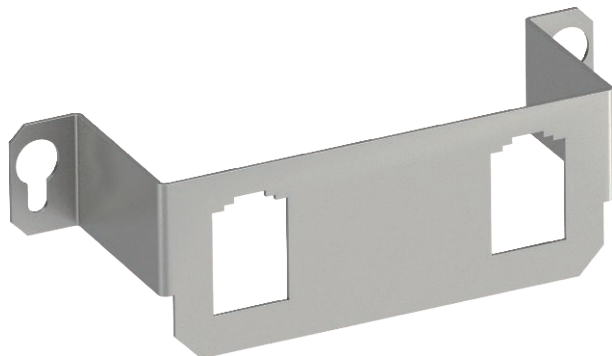

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Passend für Einbaueinheit GE2 ohne Bodenbelagausssparung.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7407847
Typ	MTGE2 2B
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ B
Dimension	116x36x34
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3,30 kg/100 St.

Technische Daten

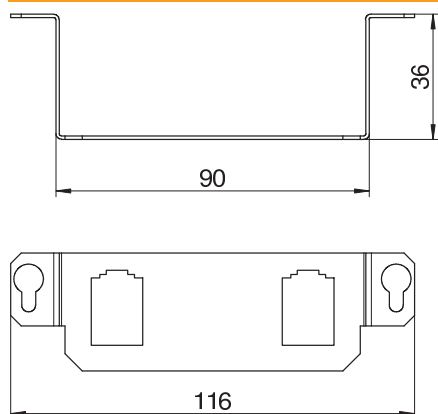

Länge	116,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsausssparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	36,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>