

# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  
Edelstahl  
Art.-Nr. 7409044



Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.  
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	7409044
Typ	RKN2 9 VS 20
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	243x243mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	440,00 kg/100 St.

## Technische Daten

Bodenbelagdicke	20,00 mm
Fußbodenhöhe	100-150 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	100,00 mm
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Nenngröße	350,00 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Nivellierbereich	100,00 - 150,00 mm
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N

# Technisches Datenblatt


Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,  
Edelstahl  
Art.-Nr. 7409044



## Technische Daten

Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT4

## Abmessungen

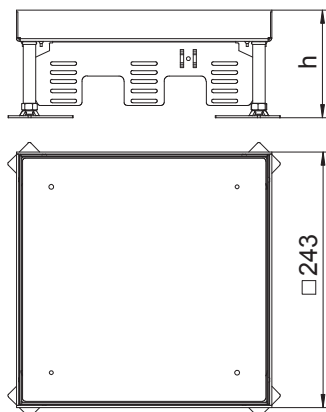

Länge	243,00 mm
Breite	243,00 mm
Maß h	100,00 mm
Länge Einbaumaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	244,00 mm