

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342491



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6342491 |
| Typ | US 3 100 A4 |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x30x1000 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 132 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342491



Abmessungen

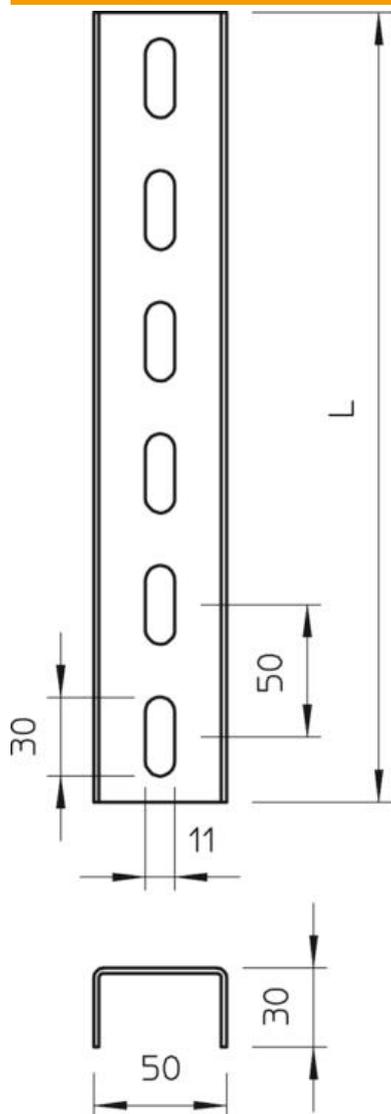

| | |
|-----------|---------------|
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 |
| Länge | 1.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342491



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Statischer Wert A | 1,42 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 1,52 cm |
| Statischer Wert Iz | 5,72 cm |
| Statischer Wert Wy | 0,7 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 2,29 cm ² |