

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342494



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6342494
Typ	US 3 150 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x1500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	198 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342494



Abmessungen

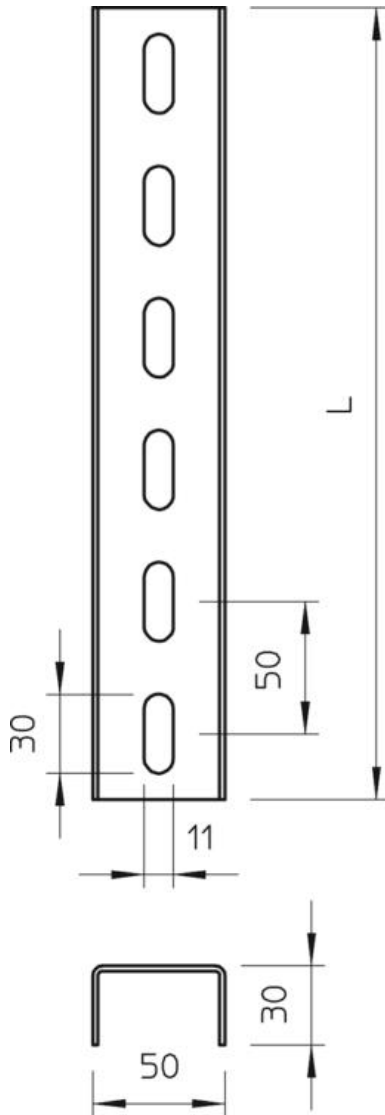

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	1.500 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A4

Artikelnummer: 6342494



Technische Daten

Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²