

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6342466
Typ	US 3 200 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	263 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



Abmessungen

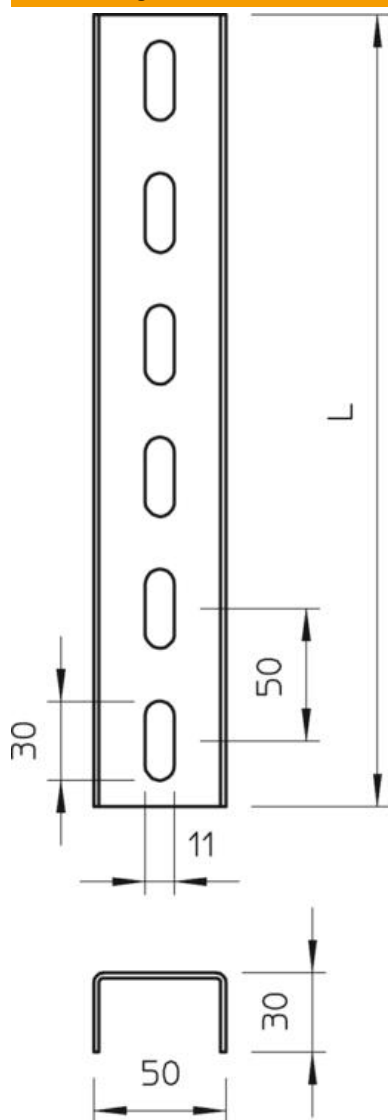

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



Technische Daten

Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²