

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342338



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342338
Typ	US 3 200 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	266 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342338



### Abmessungen

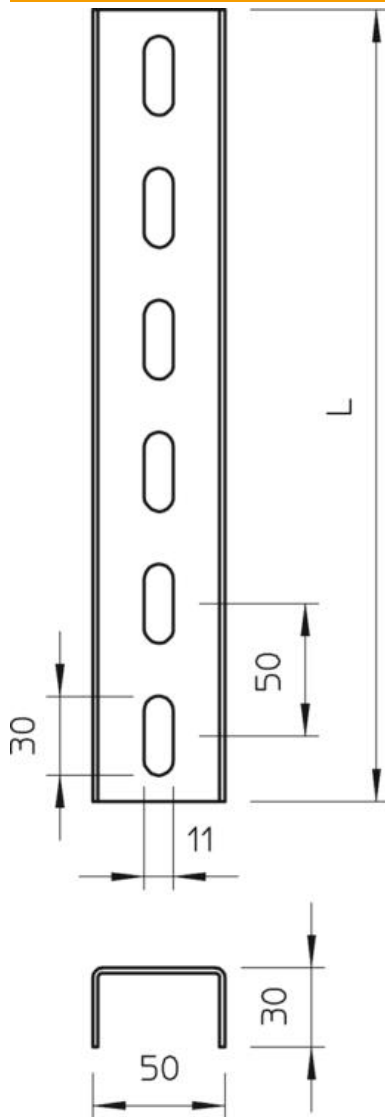

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	2.000 mm

### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342338



## Technische Daten

Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	1,52 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	5,72 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	2,29 cm <sup>2</sup>