

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 6342340 |
| Typ | US 3 300 FS |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x30x3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 399 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



Abmessungen

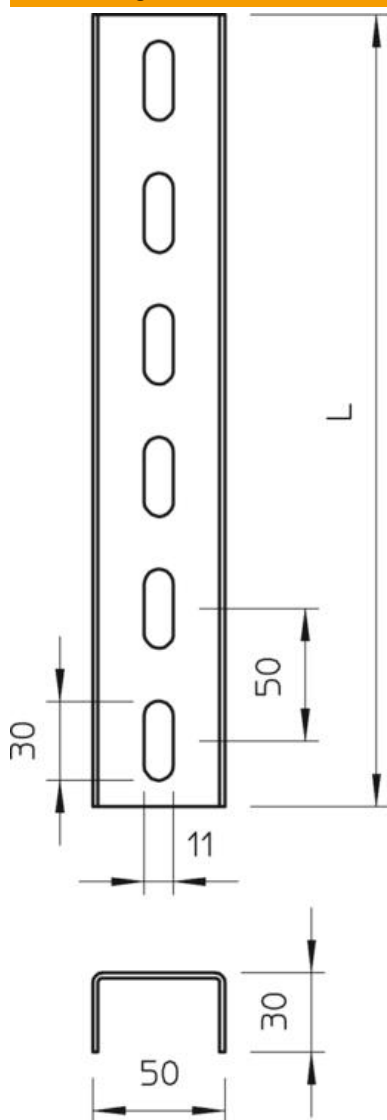

| | |
|-----------|---------------|
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 |
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 3.000 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Lochbreite | 11 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Mit Zahnung | nein |

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 30 mm |
| Statischer Wert A | 1,42 cm ² |
| Statischer Wert I _y | 1,52 cm |
| Statischer Wert I _z | 5,72 cm |
| Statischer Wert W _y | 0,7 cm ² |
| Statischer Wert W _z | 2,29 cm ² |