

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342468



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342468
Typ	US 3 600 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x6000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	790 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342468



## Abmessungen

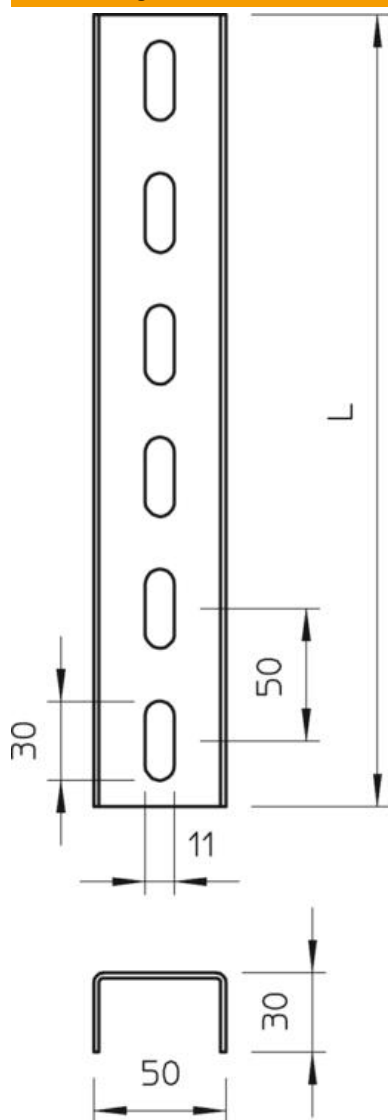

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342468



## Technische Daten

Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	1,52 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	5,72 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	2,29 cm <sup>2</sup>