



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6342450
Typ	US 3 600 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	834 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FT

Artikelnummer: 6342450



Abmessungen

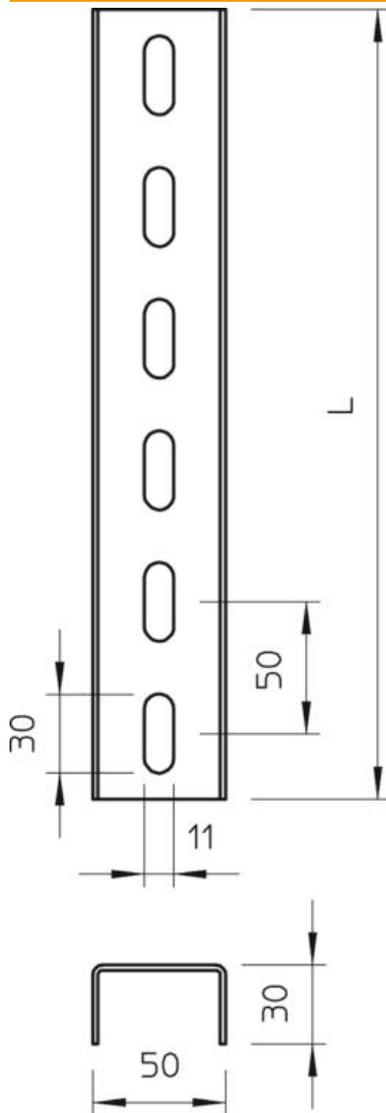

Abmessung	30 x 50 x 2,5
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	6.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FT

Artikelnummer: 6342450



Technische Daten

Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²