



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6342370
Typ	US 3 K 110 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x1100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	175,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6342370



Abmessungen

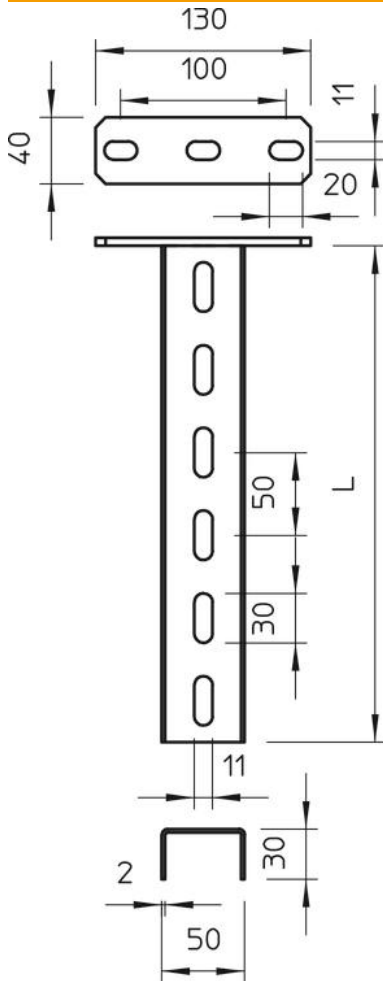

Länge	1.100 mm
Länge	3,6 ft
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	0,08 in
Maß L	1.100 mm

Belastung



Belastung



Max. Bel.
Die Tab.
Die ange
achten!

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,1 kN
Auslegerlänge 400	1,1 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN
Mit Zahnung	nein