

Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel A2

Artikelnummer: 6342405



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6342405 |
| Typ | US 3 K 40 A2 |
| Bezeichnung 1 | Hängestiel |
| Bezeichnung 2 | mit angeschweißter Kopfplatte |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x30x400 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 71 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel A2

Artikelnummer: 6342405




Abmessungen

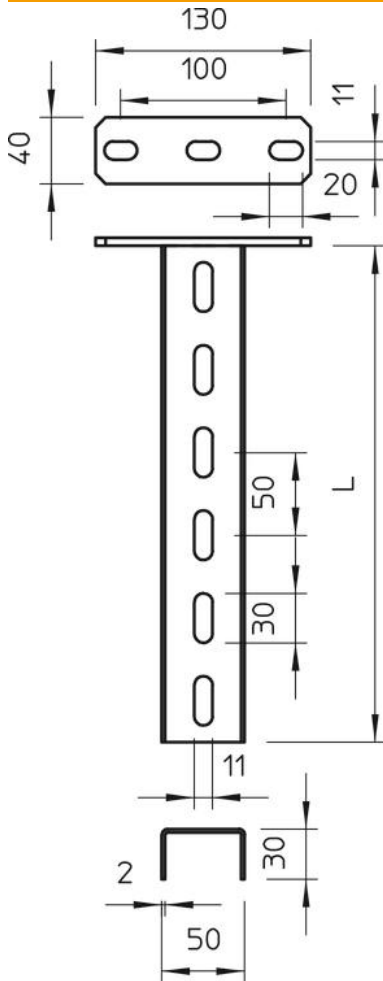

| | |
|--------|--------|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |

 Belastung



Belastung



Max. Bel.
Die Tab.
Die ange
achten!

Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------|
| Ausführung | U-Profil |
| Auslegerlänge 200 | 2,7 kN |
| Auslegerlänge 400 | 1,5 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2 mm |
| maximale Zugbelastung | 5 kN |