



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6342357
Typ	US 3 K 50 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	92,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6342357




Abmessungen

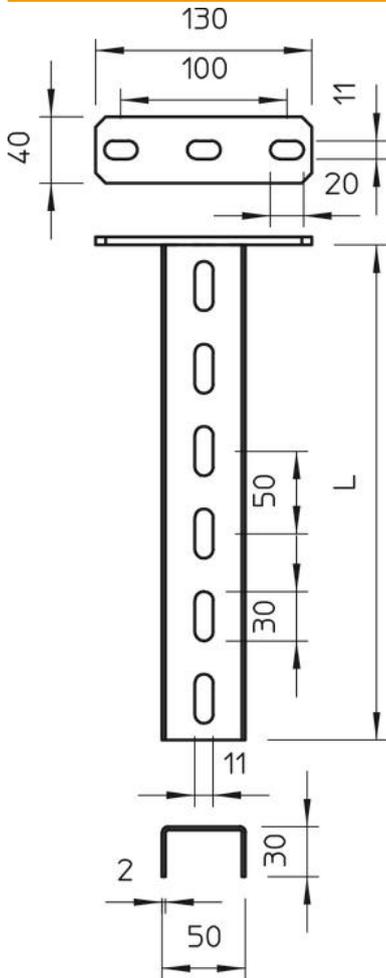

Länge	500 mm
Länge	1,64 ft
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	0,08 in
Maß L	500 mm

 Belastung



Belastung



Max. Bel.
Die Tab.
Die ange
achten!

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,7 kN
Auslegerlänge 400	1,5 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN
Mit Zahnung	nein