

# Technisches Datenblatt

## US 3-Hängestiel A2

Artikelnummer: 6342409



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.  
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342409
Typ	US 3 K 60 A2
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 3-Hängestiel A2

Artikelnummer: 6342409




### Abmessungen

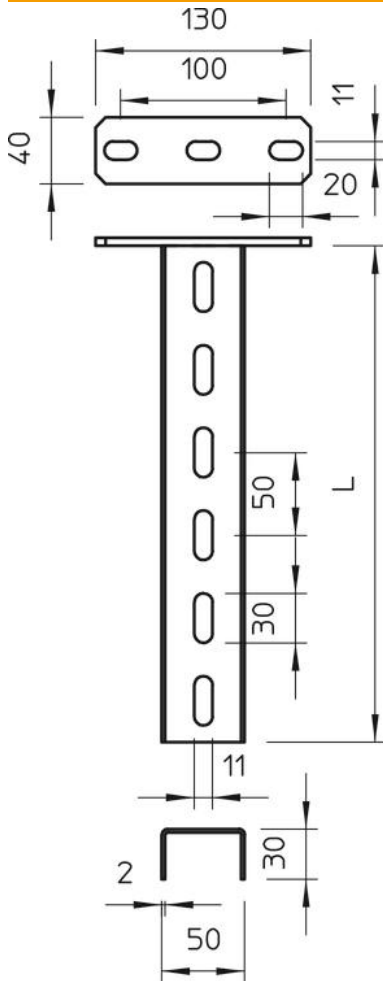

Länge	600 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

### Belastung

 

### Belastung



Max. Bel.  
Die Tab.  
Die ange  
achten!

### Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,1 kN
Auslegerlänge 400	1,1 kN
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN