Technisches DatenblattUS 5-Stiel A4







U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

JS5

Δ4

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt


Stammdaten

6341063
US 5 80 A4
U-Stiel
3-seitig gelocht
OBO
50x50x800
Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
1
Stück
193 kg
kg/100 St.

Technisches DatenblattUS 5-Stiel A4



Artikelnummer: 6341063

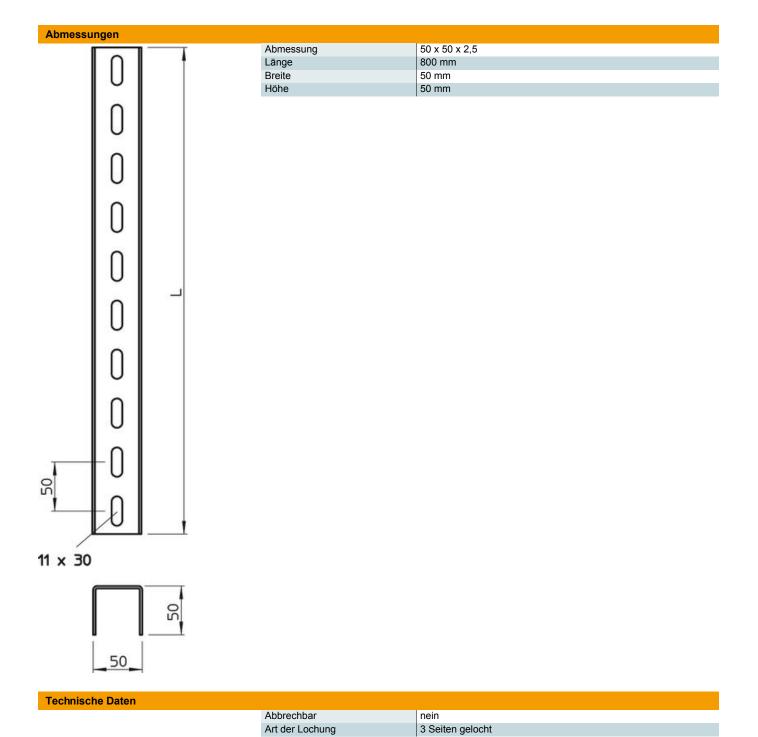

Technisches DatenblattUS 5-Stiel A4



Artikelnummer: 6341063

Technische Daten		
	Ausführung	Einfachprofil
	Funktionserhalt	nein
	Materialstärke	2,5 mm
	Mit Zahnung	nein
	Profilform	U-Profil
	Statischer Wert A	2,74 cm ²
	Statischer Wert ly	8,32 cm
	Statischer Wert Iz	12,53 cm
	Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
	Statischer Wert Wz	5,01 cm ²