



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6340199
Typ	US 7 110 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	457 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

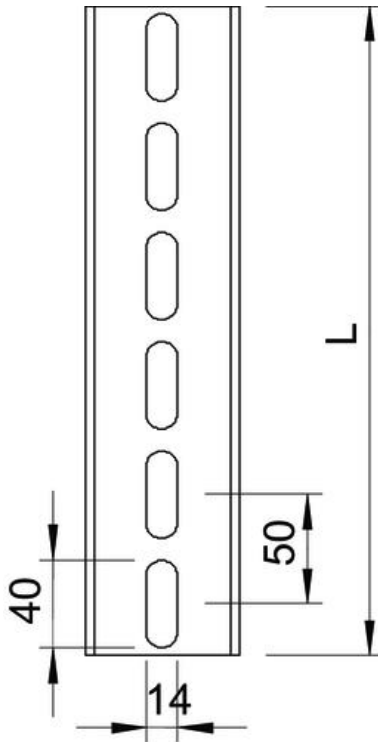

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	1.100 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.100 mm

### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340199



## Technische Daten

Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>