

Technisches Datenblatt

US 7-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6339190



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6339190
Typ	US 7 K 110 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	550 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6339190




Abmessungen

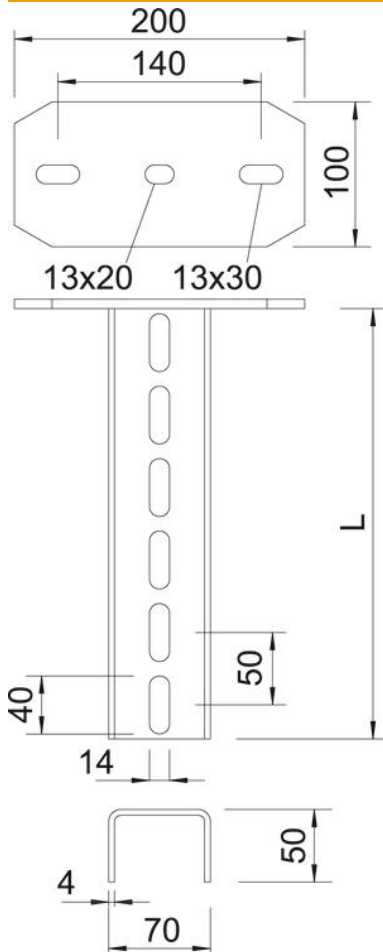

Länge	1.100 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.100 mm

 Belast



Belast

Max. Bel
Die Tab
Die ange
achten!

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	8,3 kN
Auslegerlänge 400	5 kN
Auslegerlänge 600	3,5 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	4 mm
maximale Zugbelastung	11 kN