

# Technisches Datenblatt

## UTC4 FI W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS



Artikelnummer: 7404698



Anschlussfertiger Universalträger Connect UTC4 mit WAGO Steckverbindersystem WINSTA® MIDI. Passend zu den Verbindungsleitungen VL-WIN und für den Einsatz in den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, 9 und R9. Der anschlussfertige Universalträger UTC4 FI verfügt über 2, mit FI/LS abgesicherte, Schutzkontakt-Steckdosen. Interne Verdrahtung mit 2,5 mm<sup>2</sup>. Bitte beachten Sie die Anschlussbedingungen (und auch die Selektivität)!

Eingangsseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ WINSTA® MIDI (Stecker)

Ausgangsseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ WINSTA® MIDI (Buchse)

Technische Merkmale FI/LS 1P+N:

Bemessungsstrom AC 16 A

Bemessungsspannung 230 V

Auslösecharakteristik B

Fehlerstrom Typ A (puls- und wechselstromsensitiv)

Empfindlichkeit 30 mA

Nennableitvermögen 10 kA

PA Polyamid

### Stammdaten

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer       | 7404698                        |
| Typ                 | UTC4 FI W OR2                  |
| Bezeichnung 1       | Universalträger connect WINSTA |
| Bezeichnung 2       | mit FI/LS, VDE 2fach orange    |
| Hersteller          | OBO                            |
| Dimension           | 208x45x85                      |
| Werkstoff           | Polyamid                       |
| Kleinste VK-Einheit | 1                              |
| Mengeneinheit       | Stück                          |
| Gewicht             | 76,1 kg                        |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                     |


# Technisches Datenblatt

UTC4 FI W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Artikelnummer: 7404698



## Abmessungen

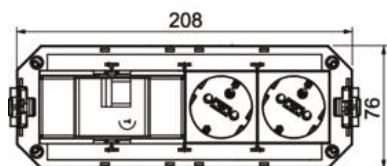

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 218 mm |
| Breite | 76 mm  |
| Höhe   | 85 mm  |

## Technische Daten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Anschlüsse               | 1                       |
| Anzahl der einbaubaren Geräte       | 4                       |
| Ausführung                          | FI/LS/2-fach reinorange |
| Leitungsquerschnitt                 | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Steckdosenkombination               | 2-fach                  |
| Stecksystem                         | WINSTA® MIDI            |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja                      |
| Stromkreis                          | 1                       |
| Überspannungsschutz                 | nein                    |