


Technisches Datenblatt

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Art.-Nr. 3133036

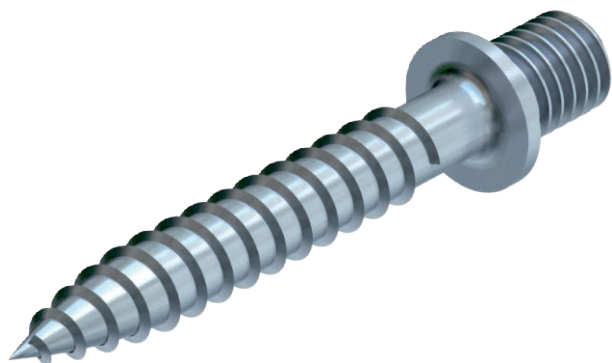

- mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3133036
Typ	985 M6 35
Bezeichnung 1	Schraubdübel
Dimension	M6x35mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,53 kg/100 St.

Technische Daten

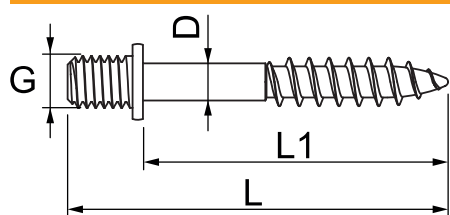

Länge	35,00 mm
Maß L	45,00 mm
Maß L1	35,00 mm
Maß D	4,30 mm
Maß G	M6 mm
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Holzgewinde Außendurchmesser	5 mm
Kopfform	sonstige
Schaftdurchmesser	4,30 mm
Zweigängig	<input type="checkbox"/>