

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026488



Wand- und Deckenkanal halogenfrei bestehend aus einem Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.  
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6026488
Typ	WDK25040SW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	2000x40x25
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	24
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026488



## Abmessungen

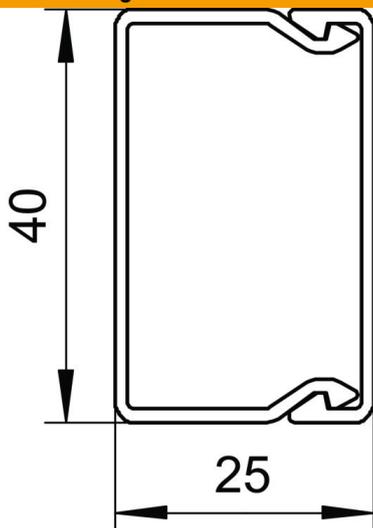

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm

## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	792 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C