

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175463



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer | 6175463 |
| Typ | WDKH-30045LGR |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Deckenkanal |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 30x45x2000 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 48 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175463



Abmessungen

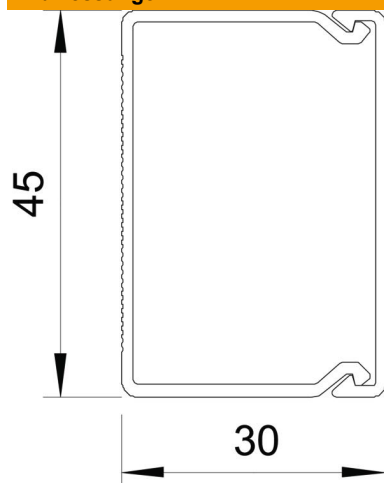

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |

Technische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 5 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 1145 mm ² |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |