

Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Artikelnummer: 6150276



Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6150276 |
| Typ | WDKMD7RW |
| Bezeichnung 1 | Minikanal mit Klebefolie |
| Bezeichnung 2 | und Scharnieroberteil |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 7x12,5x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Artikelnummer: 6150276



Abmessungen

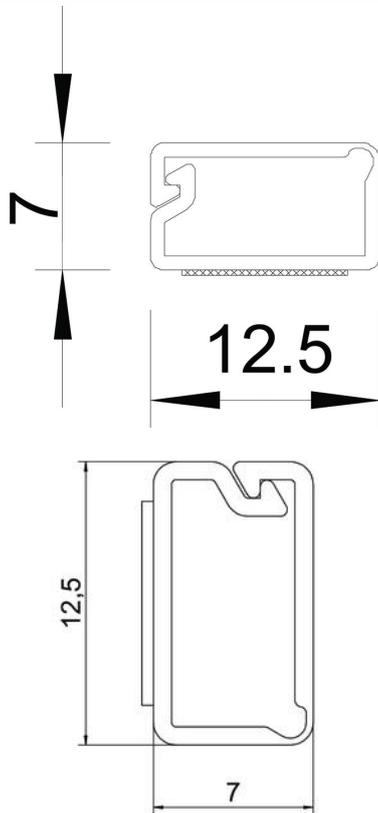

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 7 mm |

Technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | mit Filmscharnier |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Bodenlochung | 0 |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 49 mm ² |
| Schutzfolie | nein |