
Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025

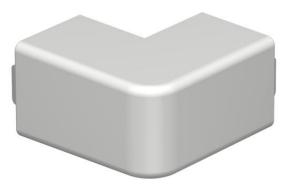



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.






PVC

Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192173
Тур	WDK HA25025RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x25mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,424 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

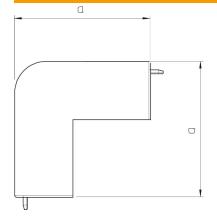

Länge	52 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Maß a	52 mm
Maß H	25 mm

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025





Technische Daten		
	Ausführung	Haubenformteil
	Befestigungsart	aufrastbar
	Funktionserhalt	nein
	für Kanal-Abmessung	25 x 25
	Halogenfrei	nein
	Kanaltiefe	25 mm
	Schutzart	IP30
	Schutzfolie	nein
	Schutzgrad IK-Code	IK04
	Selbstverlöschend	ja
	Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
	Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
	Winkelbereich max.	90 mm
	Winkelbereich min.	90 mm