


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191774



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

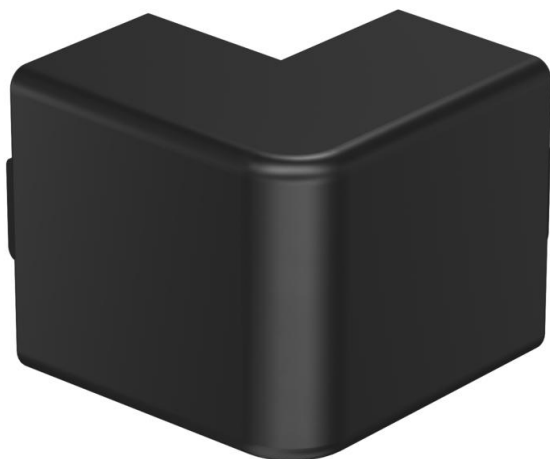

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6191774
Typ	WDK HA25040SW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x40
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,052 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

Länge	52 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm
Maß a	52 mm
Maß H	40 mm

# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191774



## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	25 x 25
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	25 mm
Schutzfolie	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm