

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154360



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154360
Typ	WDK HI20050RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	20x50mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,277 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154360



Abmessungen

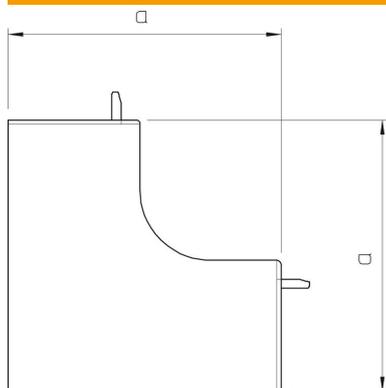

Länge	45 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Maß a	45 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm